



Sistema de paquetes para aguas residuales

Características

- Kit de lavamanos completamente ensamblado para una conexión de 2" (5,08 cm)
- Configuraciones simplex y dúplex disponibles
- Desconexiones de codo base Conery de 2" (5,08 cm)
- Fácil instalación de la bomba
- Válvulas y tuberías completas
- Válvula de aislamiento de unión verdadera
- Rieles guía de acero inoxidable
- Soporte del flotador de acero inoxidable instalado
- Cubo de entrada enviado suelto

Lista de materiales para kits de lavamanos

- Lavamanos del tamaño especificado
- Pasadores para fijar el riel deslizante
- Acoplamiento de descarga de acero inoxidable de 2" (5,08 cm)
- Acoplamiento eléctrico de nylon
- Cubo de entrada de 4" (10 cm): enviado suelto
- Sistema(s) de codo base Conery
- Soporte del riel de guía superior de acero inoxidable
- Paquete(s) de cadena de elevación de acero inoxidable de 10' (3,0 m)
- Riel de guía de acero inoxidable de 1" (2,54 cm)
- Tubo de descarga de PVC Schedule 80 de 2" (5,08 cm)
- Válvula de bola de unión verdadera de PVC de 2" (5,08 cm)
- Válvula de retención de bola de hierro fundido de 2" (5,08 cm)
- Codo de PVC Schedule 80 de 2" (5,08 cm)
- Unión de PVC Schedule 80 de 2" (5,08 cm)
- Buje reductor de PVC Schedule 80 de 2" (5,08 cm) (roscado por deslizamiento)
- Soporte de la manija de extensión de acero inoxidable
- Orejetas de elevación del lavamanos
- Soportes transversales de acero inoxidable para guía superior, soporte de riel y soporte intermedio
- Soporte del flotador de acero inoxidable
- Tuercas, pernos y arandelas de acero inoxidable
- 3 (simplex) o 4 (dúplex) interruptores del flotador
- Caja de conexiones NEMA 4X
- Cubierta de escotilla de acero (no hermética a gases)

Números de pedido del kit de lavamanos

Simplex


N.º de pedido	Tamaño de descarga	Profundidad de descarga estándar	Profundidades de descarga opcionales	Tamaño del lavamanos D x A
SIM304812LS2	2" (5,08 cm)	12" (30,48 cm)	N/D	30" (76,20 cm) x 48" (121,92 cm)
SIM306024LS2	2" (5,08 cm)	24" (60,96 cm)	N/D	30" (76,20 cm) x 60" (152,40 cm)
SIM3072__LS2	2" (5,08 cm)	36" (91,44 cm)	24" (60,96 cm)	30" (76,20 cm) x 72" (182,88 cm)
SIM3084__LS2	2" (5,08 cm)	48" (121,92 cm)	24" (60,96 cm), 36" (91,44 cm)	30" (76,20 cm) x 84" (213,36 cm)
SIM3096__LS2	2" (5,08 cm)	48" (121,92 cm)	24" (60,96 cm), 36" (91,44 cm), 60" (152,40 cm)	30" (76,20 cm) x 96" (243,84 cm)
SIM30108__LS2	2" (5,08 cm)	48" (121,92 cm)	24" (60,96 cm), 36" (91,44 cm), 60" (152,40 cm)	30" x 108"
SIM30120__LS2	2" (5,08 cm)	48" (121,92 cm)	24" (60,96 cm), 36" (91,44 cm), 60" (152,40 cm)	30" x 120"

Dúplex

N.º de pedido	Tamaño de descarga	Profundidad de descarga estándar	Profundidades de descarga opcionales	Tamaño del lavamanos D x A
DUP364812LS2	2" (5,08 cm)	12" (30,48 cm)	N/D	36" (91,44 cm) x 48" (121,92 cm)
DUP366024LS2	2" (5,08 cm)	24" (60,96 cm)	N/D	36" (91,44 cm) x 60" (152,40 cm)
DUP3672__LS2	2" (5,08 cm)	36" (91,44 cm)	24" (60,96 cm)	36" (91,44 cm) x 72" (182,88 cm)
DUP3684__LS2	2" (5,08 cm)	48" (121,92 cm)	24" (60,96 cm), 36" (91,44 cm)	36" (91,44 cm) x 84" (213,36 cm)
DUP3696__LS2	2" (5,08 cm)	48" (121,92 cm)	24" (60,96 cm), 36" (91,44 cm), 60" (152,40 cm)	36" (91,44 cm) x 96" (243,84 cm)
DUP36108__LS2	2" (5,08 cm)	48" (121,92 cm)	24" (60,96 cm), 36" (91,44 cm), 60" (152,40 cm), 72" (182,88 cm)	36" (91,44 cm) x 108" (274,32 cm)
DUP36120__LS2	2" (5,08 cm)	48" (121,92 cm)	24" (60,96 cm), 36" (91,44 cm), 60" (152,40 cm), 72" (182,88 cm)	36" (91,44 cm) x
DUP484812LS	2" (5,08 cm)	12" (30,48 cm)	N/D	48" (121,92 cm) x 48" (121,92 cm)
DUP486024LS2	2" (5,08 cm)	24" (60,96 cm)	N/D	48" (121,92 cm) x 60" (152,40 cm)
DUP4872__LS2	2" (5,08 cm)	36" (91,44 cm)	24" (60,96 cm)	48" x 72" (5,08 cm)
DUP4884__LS2	2" (5,08 cm)	48" (121,92 cm)	24" (60,96 cm), 36" (91,44 cm)	48" x 84"
DUP4896__LS2	2" (5,08 cm)	48" (121,92 cm)	24" (60,96 cm), 36" (91,44 cm), 60" (152,40 cm)	48" x 96"
DUP48108__LS2	2" (5,08 cm)	48" (121,92 cm)	24" (60,96 cm), 36" (91,44 cm), 60" (152,40 cm), 72" (182,88 cm)	48" x 108"
DUP48120__LS2	2" (5,08 cm)	48" (121,92 cm)	24" (60,96 cm), 36" (91,44 cm), 60" (152,40 cm), 72" (182,88 cm)	48" x 120"

Plano dimensional del kit de lavamanos


Nota: Las mediciones de los lavamanos son todas de diámetro interior, a menos que se especifique lo contrario.

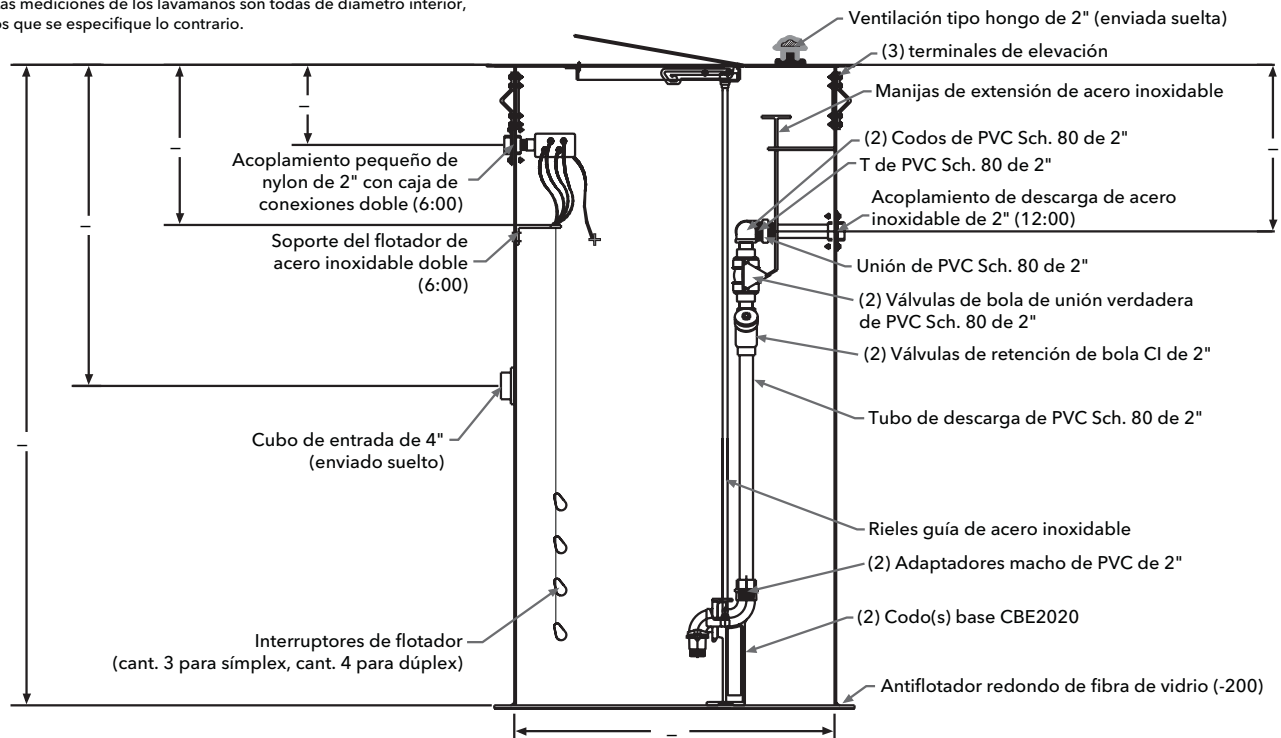


Vista superior del kit de lavamanos

Nota: Las mediciones de los lavamanos son todas de diámetro interior, a menos que se especifique lo contrario.

Dibujo de muestra

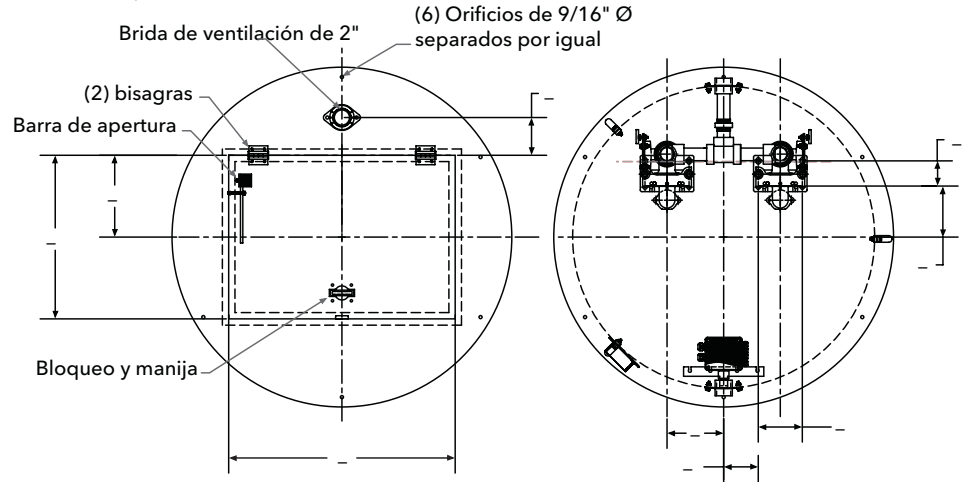

Nomenclatura del kit de lavamanos

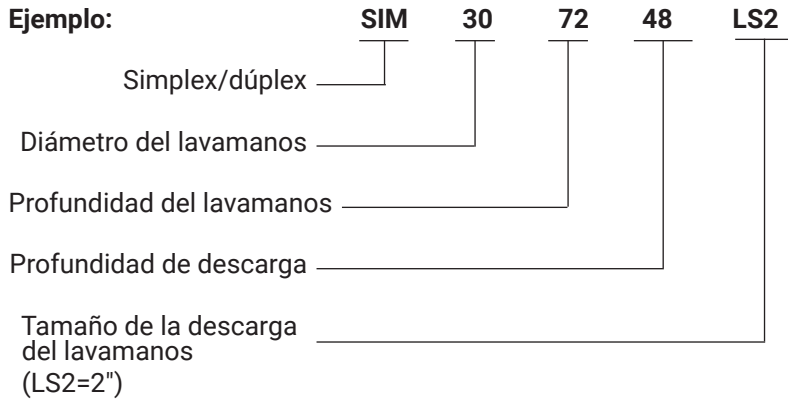

Xylem Inc.
2881 East Bayard Street Ext.,
Suite A
Seneca Falls, NY 13148

Teléfono: (866) 325-4210
Fax: (888) 322-5877
www.xylem.com/goulds

Sujeto a cambios sin previo aviso. Toda la información presentada aquí se considera confiable y en concordancia con las prácticas de ingeniería aceptadas. Xylem no garantiza la integridad de esta información. Los usuarios son responsables de evaluar la idoneidad individual del producto para aplicaciones específicas. Xylem no asume ninguna responsabilidad por daños especiales, indirectos o emergentes que surjan de la venta, reventa o uso indebido de sus productos.

© 2025 Xylem es una marca registrada de Xylem, Inc. o una de sus filiales. Goulds es una marca comercial registrada de ITT Manufacturing Enterprises LLC y se utiliza conforme a la licencia. Todas las demás marcas comerciales o marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

xylem
Let's Solve Water