

# Flygt Edelstahlpumpe D 8053

## Zum Fördern von Silagesickersaft



Diese Abwasserpumpen sind ideal für die Behandlung von korrosivem Abwasser, das auch noch erhebliche Mengen von Feststoffen und Faserstoffen enthält.

Die Flygt D 8053 Freistromradpumpen sind ganz aus Edelstahl gefertigt und damit zuverlässige Pumpen für schwierige Herausforderungen. Flygt D 8053 Pumpen fördern problemlos stark säurehaltige oder alkalische Flüssigkeiten mit pH-Werten zwischen 2 und 10. Sie verfügen über einen großen Durchgang, der dauerhaft eine konstante Leistung, störungsfreien Betrieb und minimale Wartung garantiert.



**Robust & zuverlässig**

### Ihre Vorteile

- verschleißfest
- korrosionsbeständig
- robust
- schlankes Design
- einfache Handhabung
- transportabel
- zuverlässiger Betrieb
- aus nichtrostendem Stahl

# Flygt Edelstahlpumpe D 8053

Produkt-Typ	Produktcode	Druckstufe	Laufrad-Typ	Nennleistung (kW)	Nennstrom (A)	Länge (m) Anschlussleitung	Druckanschluss DN	Gewicht (kg)	Freier Durchgang (mm)
Versorgungsnetz 400V / 3 ~ / 50 Hz, 2-polig									
8053	280	HT	262	4,0	8,0	20	2"AG	50	50
Versorgungsnetz 400 V / 3 ~ / 50 Hz, 4-polig									
8053	280	MT	442	3,5	8,0	20	4"AG	90	65
8053	280	LT	422	3,5	8,0	20	4"AG	90	100

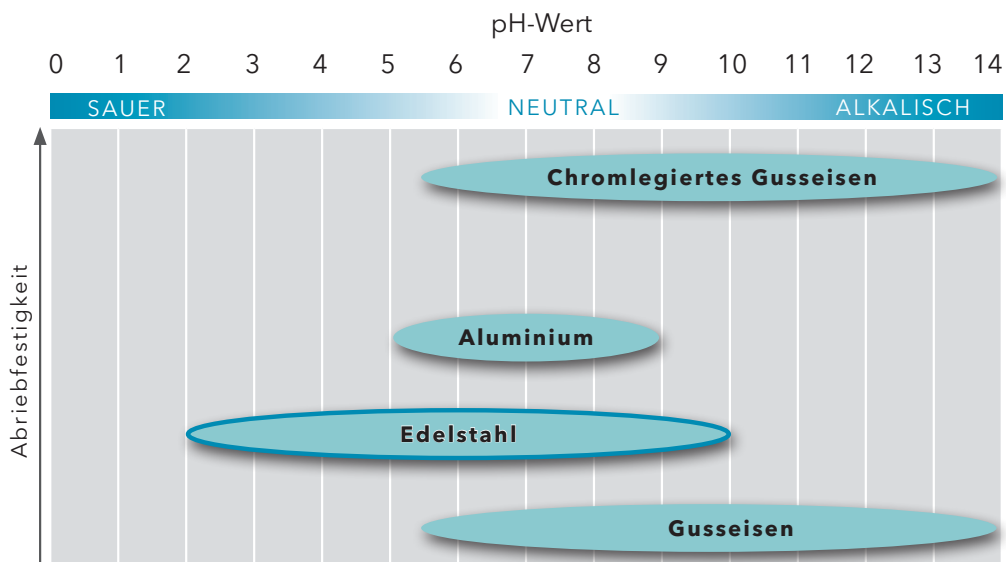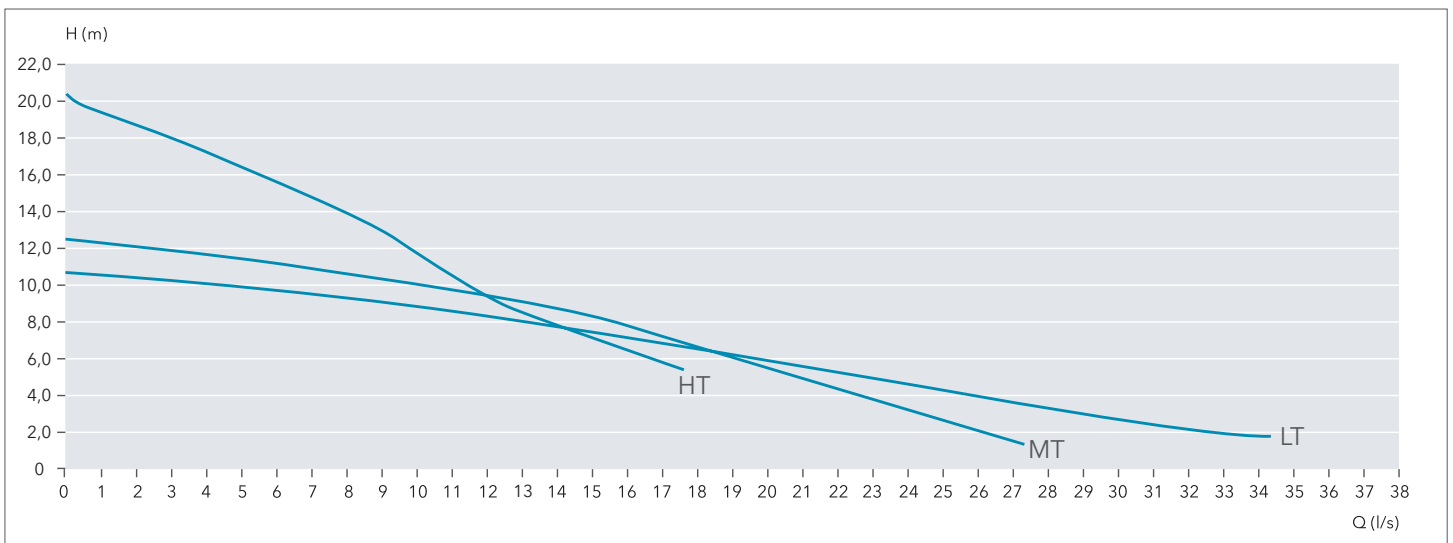

## Deutschland

Xylem Water Solutions Deutschland GmbH  
 Bayernstraße 11  
 30855 Langenhagen  
 Tel.: +49 511 7800 0  
 Fax: +49 511 782893  
 info.de@xylem.com  
 www.xylem.com/de-de

## Österreich

Xylem Water Solutions Austria GmbH  
 Ernst-Vogel-Straße 2  
 2000 Stockerau  
 Tel.: +43 2266 604  
 Fax: +43 2266 65 311  
 info.austria@xylem.com  
 www.xylem.com/de-at

