

Flygt Gejdrörsystem

P installation

Funktion

Flygts gejdssystem för semipermanent installerade dränkbara Flygt pumpar består av två stycken gejdrör och ett övre gejdörsfäste.

Flygts gejdssystem med dubbla gejdrör är väl utprovat. Pumpens glidsko införs lätt och säkert mellan gejdrören vid det övre gejdörfästet. Pumpen hålls rakt när den lyfts, och har därmed rätt läge för anslutning på kopplingsfoten.

Tillval

- Gejdörfäste komplett med expanderbult
- Förlängningstub för förlängning av gejdrör
- Förlängningsfäste för gejdrör
- Förlängningsfäste för gejdrör fastspänd i tryckröret

Teknisk data



Flygts gejdrörsystem inkluderar gejdörfästen i dimensioner $\frac{3}{4}$ ", 2" och 3 " för att passa olika pumpstorlekar

Material: Gejdörfäste och förlängningsfästen är gjorda av

- Rostfritt stål 304
- Rostfritt stål 316

Artikelnummer och mått

Se tabell på sidan 2.

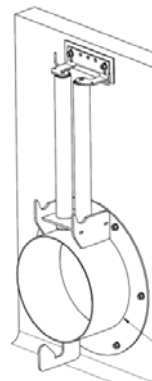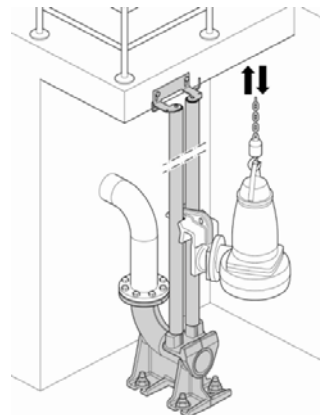

$\frac{3}{4}$ " Gejdörsfäste



2" Förlängningsfäste

**Flygt gejdorrssystem för drickbar semipermanent installation (-P)
Gejdorr och övre gejdorrshästen**

Gejdorr	Material	Övre gejdorrshäste		Gejdorr			Flygt pumpmodeller*		
		Med expansions bultar	Utan expansions bultar	3m	6m	Förlängnings-tub	BP, CP, DP, FP, NP	MP	PP
3/4"	304			84 37 78	84 37 80		3045 - 3068	3068 - 3127	
3/4"	316	670 05 00	669 77 00	83 74 06	84 37 73		3045 - 3068	3068 - 3127	
2"	304			83 74 07	84 37 67	670 35 04	3085 - 3171		4630 - 4680
2"	316	670 05 02	613 68 04	84 37 57	84 37 58	670 35 05	3085 - 3171		4630 - 4680
3"	304			84 37 79	84 37 81	670 35 03	3171 - 3800		
3"	316	670 05 06	661 54 01	83 74 11	84 37 76	670 35 03	3171 - 3800		

*Gejdorrshystemen passar även för P-installerade pumpmodeller i serie 5000/8000

Förlängningshäste för gejdorr

Art. Nr	Gejdorr	Material	
613 68 07	2"	Rostfritt stål 316	
661 54 03	3"	Rostfritt stål 316	

Förlängningshäste för gejdorr fastspänd i tryckröret*

Art. Nr	Gejdorr	Tryckrör	
316		DN	
744 58 01	2"	65	
744 58 03	2"	80	
744 58 05	2"	100	
744 58 09	2"	150	
744 58 13	2"	200	
744 58 07	3"	100	
744 58 11	3"	150	
744 58 15	3"	200	
744 58 17	3"	250	
744 58 19	3"	300	
744 58 21	3"	350	

*OBS! Går endast att monteras om tryckröret sitter vertikalt rakt ovan utlopp på kopplingsfot