

Kabelhållare

Kabelhållare, kabelstrumpa och kabelhållare/klämma

Flygt Kabelhållare för montage i toppen av sumpen, rostfritt stål AISI 304

- **653 31 00** Kabelhållare (4 krokar)
- **653 31 02** Kabelhållare (4 krokar) med expanderbult
- **653 31 01** Kabelhållare (4 krokar) med förlängningar och expanderbult



Flygt Kabelstrumpa för sträckning av motorkabel

Rostfritt stål och Polyeten



Artikel nr. och mått: se tabellen på sidan 2

Kabelhållare för Flygt nivåvipa ENM-10

Art nr. **83 46 02**

Kabelhållaren kan hänga på en stång eller på en krok

ENM-10 är tillgänglig komplett med klämma

Art nr. **582 88 40** (6m) och **582 88 41** (13m).



Kabelhållare för Flygts analoga tryckgivare LSU100, LTU403, LTU601, LTU801

Art nr. **83 77 91** (rostfritt stål AISI 304 och glasfiberförstärkt PA)


Tryckgivarkabeln måste stödjas utan skarpa böjar för att förhindra blockering av luftslangen inuti.



Flygts Kabelstrumpa

Rostfritt stål

Art nr.	Kabel diam.	Max kabel vikt	Ögla bredd	Ögla längd
	DY		B	L
	mm	kg	mm	mm
83 57 23	10 - 18	100	8	250
83 57 24	18 - 24	150	9	300
83 57 25	24 - 36	150	11	300
83 57 26	36 - 49	300	15	500
83 57 27	49 - 59	300	16	500
83 57 28	59 - 74	450	17	600

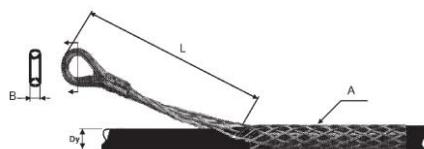

Flygts Kabelstrumpa

Polyeten

Art nr.	Kabel diam.	Karbin hake	Ögla längd	Total längd
	mm		mm	mm
482 01 01	12 - 25	Ja	300	1,600
482 01 03	26 - 30	Ja	320	1,800
482 01 04	12 - 25	Nej	300	1,600

