


Flygt Raka kopplingsfötter

Våt installation (P), 3000-serien och Jetluftare

Funktion

Kopplingsfoten till Flygt P installationer är designad för att ge långvarig drift med låg vibrationsnivå.

Det nedre gejdörsfästet är integrerat i kopplingsfoten och ger tillsammans med glidskon en perfekt passform när pumpen sänks i läge. Pumpen glider vertikalt ned och ansluter mot kopplingsfotens fläns. Metall-mot-metall-kontakten som uppstår mellan flänsarna gör att pumpen rensar bort eventuellt skräp som annars kan fastna mellan flänsarna och orsaka läckage.

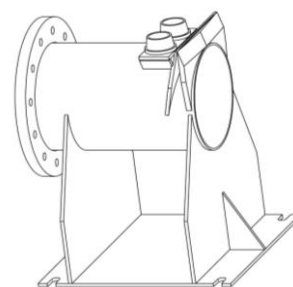

Flygt rak kopplingsfot

Options

- Vi rekommenderar Flygts ankarbultar för montering av kopplingsfoten på betonggolvet
- För många pumpar passar en storlek större kopplingsfot.

Technical data

- Flygt raka kopplingsfot finns tillgänglig för Flygt 3000-serien med utlopp 60mm – 300mm.
- Utloppsflänsen levereras borrarad enligt EN standard
- Material: Galvaniserat stål eller rostfritt stål ASTM 316L

Artikelnummer och dimensioner se tabell sidan 2.

Flygt Raka kopplingsfötter

Våt installation (P), 3000-serien och Jetluftare (JA)

Galvaniserad Art. nr.	Rostfritt 316 Art. Nr.	Inlopp / Utlopp	Vikt	Gejdrör	Flygt Jet luftare	Flygt pump
688 35 00	688 35 01	100 / 100	22 kg	2"	JA-112P	NP 3085MT / 3102 MT
688 32 00	688 32 01	150 / 150	50 kg	2" / 3"	JA-117P	NP 3127MT / 3153MT / 3171MT
688 33 00	688 33 01	200 / 200	76 kg	2" / 3"	JA-217P	NP 3202MT
688 81 00	688 81 01	300 / 300	119 kg	3"	JA-317P	NP3202LT

Flygt Ankarbultkit

Art. Nr.	
84 14 88	4 st Kemiska ankarbultar
84 14 83	4 st Expansionsbultar



Flygt Kemiska ankarbultar