

Adapterkit Omrörare

För enkel installation av Flygt 4630 och 4640 på konkurrenters gejdorrssystem

Funktion

Adapterkiten möjliggör enkelinstallation av Flygt omrörare 4630 och 4640 på konkurrenters gejdorrssystem. (Se tabeller på nästa sida)

Adapterkitet monteras enkelt på omrörarens bakstycke.
Före installation på gejdorrret bör lyfthandtaget flyttas så att omröraren hänger i horisontellt läge.

Tillval

En stödenhet för omröraren rekommenderas så att den alltid vilar i en permanent position.

Väljer man till stödet så skall omrörarens lyfthandtag vara försett med sadel.(Se bild till höger).

Om det existerande gejdorrssystemet redan är försett med ett stöd som man vill utnyttja, säkerställ då att dimensionerna på detta passar omrörare 4630 eller 4640 inklusive adapterkitet.

Tekniska data


- Konstruerat för 4630 och 4640 omrörare
- Inkl. Adapterkit för 60, 80 and 100 mm gejdorr
- I adapterkitet ingår:
 - Adapter
 - Fästelement
- Sammanställningsritning och monteringsinstruktion
- Material
 - Adapter: Rostfritt stål 316
 - Förband: Rostfritt stål 316
 - Stödenhet (tillval): Rostfritt stål 316

Val av ersättningsomrörare


- Dimensionera och välj lämplig Flygt omrörare utifrån den specifika applikationen
- Välj adapterkit med hjälp av tabeller på nästa sida
- Kontrollera elanslutning och kontrollpaneler
- Välj rätt kabel och kabellängd



Installation med adapterkit

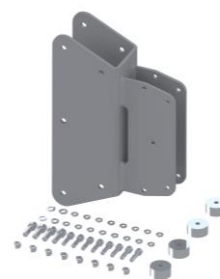



Ingående artiklar : Adapter och fästelement

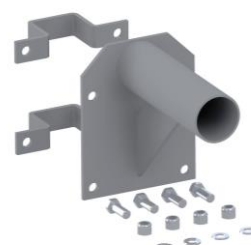

Stödenhet inkl.Fästelement och gejdorrfsästen

Installation dimensions						
Measure	4630 incl. Mixer Retrofit Kit					
	Guide bar : 60 x 60 mm		Guide bar : 80 x 80 mm		Guide bar : 100 x 100 mm	
	w/o jet-ring	with jet-ring	w/o jet-ring	with jet-ring	w/o jet-ring	with jet-ring
A	581	606	581	606	581	606
B	110	110	129	129	149	149
C	306	306	306	306	306	306
D	243	273	238	268	233	263
Measure	4640 incl. Mixer Retrofit Kit					
	Guide bar : 60 x 60 mm		Guide bar : 80 x 80 mm		Guide bar : 100 x 100 mm	
	w/o jet-ring	with jet-ring	w/o jet-ring	with jet-ring	w/o jet-ring	with jet-ring
A	621	646	621	646	621	646
B	110	110	129	129	149	149
C	306	426	306	426	306	426
D	273	303	263	293	263	293

w/o jet-ring=utan strålring(jetring)

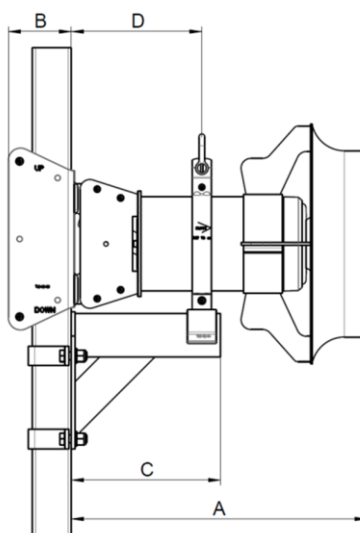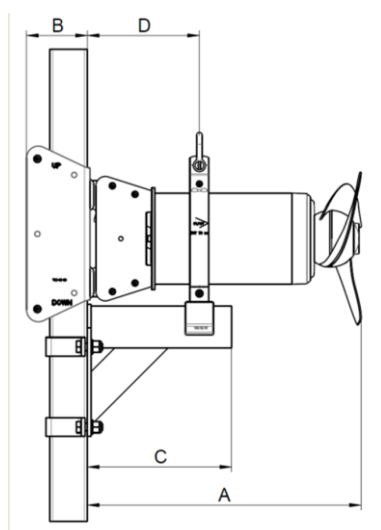

Selection table					
Flygt mixer	Competitor guide bar, mm	Retrofit conversion, mm	Part no.		
			Retrofit kit	Support Unit, w/o jet-ring	Support Unit, with jet-ring
4630	60 x 60	50 to 60	8014800	6236814	6236814
4630	80 x 80	50 to 80	8014900	6236813	6236813
4630	100 x 100	50 to 100	8015000	6236801	6236801
4640	60 x 60	50 to 60	8014800	6236814	6236816
4640	80 x 80	50 to 80	8014900	6236813	6236815
4640	100 x 100	50 to 100	8015000	6236801	6236803