

Flygt Compit Drän Enkel, prisvärd paketlösning för att hålla torrt runt fastigheten

Mycket prisvärd, enkel paketlösning för bortpumpning av dränerings- och dagvatten. Kompletterat med Flygt SXM2 dräneringspump (med nivåvipa) och CE-märkt pumpstation av rotationsgjuten polyeten med rundad botten, krokar för kablage och snabbkoppling för installation av pumpen. Teleskopiskt lock av polyeten (dubbelt låsbart) eller av gjutjärn.

Enkel och flexibel installation; locket kan justeras upp till 40 cm i höjdlängd och inloppet kan placeras på tre alternativa höjder. Kompakt utförande: Ø 500 mm, höjd 2 - 2,4 m, sumpvolym 110-330 liter. Isolering finns som tillbehör.




Teleskopiskt lock av polyeten (dubbelt låsbart) eller av gjutjärn.



Snabbkoppling för installation av dräneringspump Flygt SXM2.



Flygt SXM2 med nivåvipa för start och stopp.

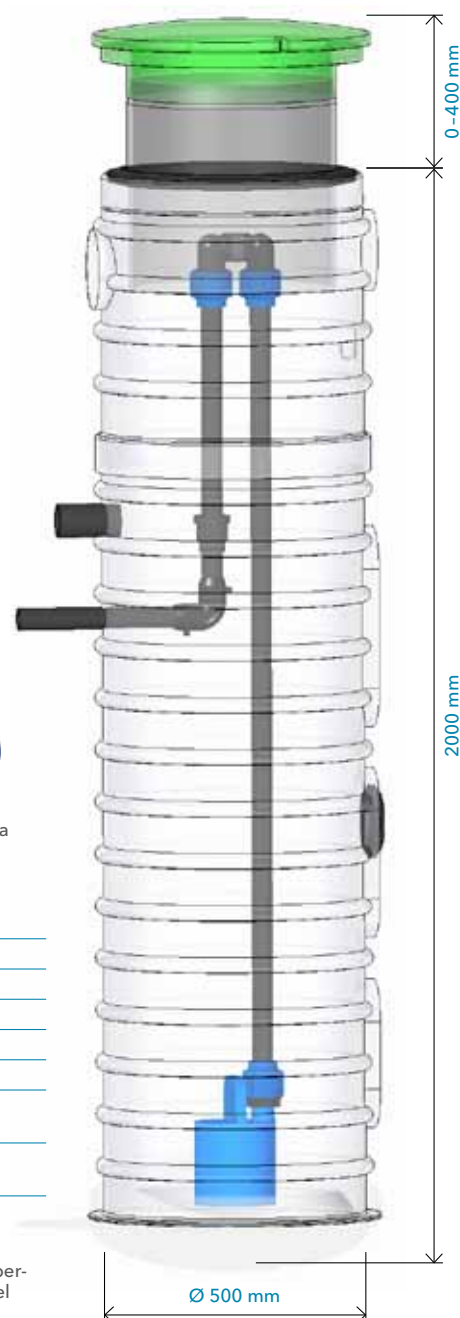

Pumpstation	Flygt Compit Drän
Installation	2 m - 2,4 m* *med teleskopiskt lock
Inkommande ansl	PVC Ø 110 mm
Utgående ansl	DN 40
Sumpvolym	110-330 liter
Vikt	40 kg 55 kg

Konstruktion Rotationsgjuten polyeten med invändig tryckrörsledning. Självrensande design med skålförmad botten och släta insidor. Teleskopiskt lock av polyeten (dubbelt låsbart) eller gjutjärn. CE-märkt.

Dräneringspump	Flygt SXM 2
Effekt	0,25 kW
Märkström	1-fas, 230 V, 1,4 A
Tryckhöjd	max 7 m
Flöde	max 120 l/min
Silhål	10 mm
Pumputlopp	1 1/4" (32 mm) invändig gänga, Ø
Temperatur pumpad vätska	max 40°
Vikt	4 kg

Konstruktion Ytterkåpa och motorkåpa av rostfritt stål, SS 2333 (AISI 304). Tre läpptätningar. Lyfthandtag av glasfiber-ärmerad nylon. Inbyggd flytvippa för start/stopp. 10 m kabel H07RN-F med stickpropp.