

Lowara e-GS 4" djupbrunnspaket

För upp till 140 m djupa brunnar

Komplett pumppaket dimensionerade
för vattenbehovet hos ett enskilt hushåll

Allt detta ingår

- **Dränkbar Lowara GS 4" borrhåls泵 med motor**
 - 4" = 100 mm diameter pump & motor
 - Dricksvattengodkänd pump & motor
 - Dränkbar motor, vattenfylld, enligt NEMA-standard
 - Pumpmantel och pumpaxel av rostfritt stål
 - Pumphjul av slitstarkt Lexan
 - Inbyggd backventil
 - 1-fas pumparna levereras med två-trådsmotorer med inbyggda kondensatorer
- **Dricksvattengodkänd motorkabel**
 - Längd enligt angivet monteringsdjup
 - Utan skarv – kopplad direkt till pumpen
- **Rostfri 2,3 mm vajer med vajerlås**
 - Längd enligt angivet monteringsdjup + 5 m
- **Motorskydd/start** (för 3-fas-paketen)
- **Tejp**
 - För att säkra motorkabel och vajer längs slangen



Fördelar

- Ett RSK-nummer tillgänglig via närmaste grossist
- Slitstark och pålitlig pumpkonstruktion
- Motor enligt NEMA-standard
- Dricksvattengodkänd motorkabel, utan skarv från pump till marknivå. Minskar risk för kabelbrott och -läckage.
- Kompletta paket för borrhålsdjup 40, 60, 80, 100 och 140m, med pumpkapacitet, kabel och vajer anpassad för angivet djup



Lowara e-GS 4" djupbrunnspaket


Modell	RSK-nr	Mont.-djup	Pumpmodell	Max Flöde	Max Tryck		Märkström	Effekt	Pump-utlopp
2GS05T KIT40MTR	585 31 62	40 m	2GS05T	50 l/min	67 m	3-fas 400 V	2,0 A	0.55 kW	inv. gänga G 32
2GS07T KIT60MTR	585 31 64	60 m	2GS07T	50 l/min	93 m		2,6 A	0.75 kW	
2GS11T KIT80MTR	585 31 65	80 m	2GS11T	50 l/min	133 m		3,6 A	1.1 kW	
2GS11T KIT100MTR	585 31 66	100 m	2GS11T	50 l/min	133 m		3,6 A	1.1 kW	
2GS15T KIT140MTR	585 31 67	140 m	2GS15T	50 l/min	187 m		4,6 A	1.5 kW	
2GS05M KIT40MTR	585 31 68	40 m	2GS05M	50 l/min	67 m	1-fas 230 V	4,8 A	0.55 kW	inv. gänga G 32
2GS07M KIT60MTR	585 31 69	60 m	2GS07M	50 l/min	93 m		6,5 A	0.75 kW	

Så här väljer du ditt pumppaket

- Pumparna är avsedda för 4" (100 mm) borrhål
- Pumparnas prestanda är anpassad för enskilda hushåll, för normal vattenanvändning
- Välj paket med angivet monteringsdjup $\geq$ borrhåldjupet
- Exempel: För ett borrhål på 70 m, väljer man paket 2GS11T KIT80MTR (för 3-fas)

För övriga tryck och flöden kontakta din närmaste Xylem representant för mer information om vårt breda djupbrunnssortiment.

Prestandakurvor

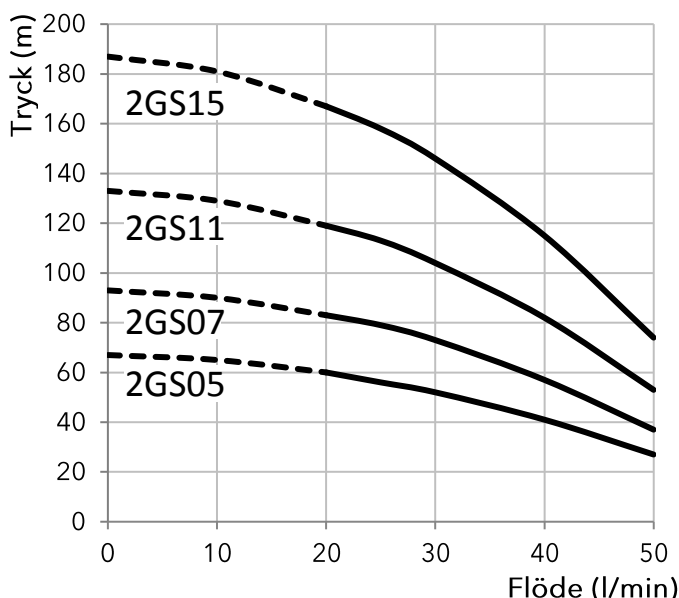

Teknisk data

Pumpmodell

Antal
steg

Ansl.
DNM

Mått (mm)
L1 L

Vikt
kg

3-fas

2GS05T-L4C

10

G32

332

566

10,7

2GS07T-L4C

14

G32

402

666

12

2GS11T-L4C

20

G32

507

791

13,7

2GS15T-L4C

28

G32

680

1026

19,1

1-fas

2GS05M-L4C

10

G32

332

596

11,3

2GS07M-L4C

14

G32

402

686

12,6



Ring Xylem Kundsupport 010 – 603 50 00

för frågor om försäljning och service,
mån – fre kl 07.30 – 16.30
sverige@xylem.com

xylem.com/se

Xylem Sverige marknadsför och säljer produkter för pumpning, rening och cirkulation av vatten – med säljkontor och serviceverkstäder i Stockholm, Uppsala, Norrköping, Örebro, Göteborg, Mariestad, Karlstad, Malmö, Emmaboda, Sundsvall, Luleå, Umeå och Gällivare.