

Pikakuljetukset pääkaupunkiseudulle
alkaen
1,10 €/km

Xylem Rental vuokrahinnasto 2020

RATKAISUSI, KUN VAADIT VUOKRAPUMPUILTASI PARASTA



Pikakuljetukset pääkaupunkiseudulla alkaen 1,10 €/km

Xylem on ratkaisu, kun vaadit vuokrapumpuiltasi parasta

Xylem on oikea valinta kun tarvitset vedenpoistoa rakennus-, kaivos ja louhostoiminnassa. Meiltä löytyvät myös pumput suuriin ohituspumppauksiin kunta-, teollisuus- ja ympäristösektorilla. Xylemin ammattitaitoinen henkilökunta auttaa sinua valitsemaan ja mitoittamaan oikeat pumput ja tarvikkeet tarpeittesi mukaan.

Flygt-tuotemerkki on edustanut parasta laatua ja suorituskykyä jo vuosikymmenten ajan. Meiltä vuokraat helposti pumput, putket ja letkut liittimiseen. Tarvittaessa tulemme asentamaan ja käynnistämään pumput sekä myös valvomaan pumppaustanne.

Vahingon sattuessa saamme nopeasti pumppukaluston ja tarvikkeet paikalle, jolloin lisävahingot pysyvät minimissään. Kaikki pumppumme on tarkastettu ja huollettu - voit aina luottaa meihin ja pumppuihimme.

Pumput, letkut, elektroniikka – kaiken vuokraat meiltä!

1. Työmaauppopumput

Flygt-työmaauppopumput on suunniteltu ammattikäyttöön vaativissa vedenpoistokohteissa kuten kaivoksissa, rakennus- ja tunnelityömailla sekä teollisuudessa. Lujuudeltaan ja kulutuskestävyydeltään huippuluokan pumput on tarkoitettu kovaan ja pitkäkestoiseen käyttöön.

2. Jätevesipumput

Xylem Rental voi tarjota kaiken kätevästä valovirta käyttöisestä jauhavasta DXGM 25-11 (19 kg) pumpusta suunnattomaan NS 3301 (1110 kg) pumppuun. Tämä tarkoittaa, että voimme kattaa useimmat tarpeet. Pumppumme on varustettu siirtouralla- ja N-juoksupyörällä, joka takaa minimaaliset käyttöhäiriöt.

3. Dieselpumput

Xylem Rentalilla on huomattava valikoima suurella suorituskvyyllä olevia itseimeviä dieselkäyttöisiä pumppuja. Niitä tarvitaan, kun pumpataan suuria määriä tai kun sähköä ei ole saatavilla. Kaikki dieselpumput ovat äänivaimennettuja ja näin ollen ne voidaan tuoda taajama-alueelle hyvän äänieristyksen johdosta.



Xylem rental - vuokrahinnasto 2020

PUMPPUTYYPPI

Perusmaksu
sis. 5 ensimmäisen
vuorokauden vuokran €, alv 0%

Seuraavat vuorokaudet
€/vrk, alv 0%

TYÖMAAUPPOPUMPUT

BIBO 3 / 2640	365	73
BIBO 4 / 2660	635	127
BIBO 5 7 2670	990	198
BIBO 6 / BS 2250	1745	349
2201 HT	1350	270
2201 SH	1500	300
2071 MT	275	55

JÄTEVESIPUMPUT

3127.181(JÄTEVESIPUMPPU)	405	81
3102 MT(JÄTEVESIPUMPPU)	380	76
N 3085 (JÄTEVESIPUMPPU)	320	64
CS 3140 (JÄTEVESIPUMPPU)	590	118
NS 3170 (JÄTEVESIPUMPPU)	1270	254
NS 3301.180 LT 620 (JÄTEVESIPUMPPU)	2195	439
NS 3153 (JÄTEVESIPUMPPU)	900	180

PUMPPAAMOT JA REPIJÄPUMPUT

COMPIT MINI	260	52
MICRO 7G	260	52
DXGM 25-11 REPIJÄPUMPPU	200	40

LIETEPUMPUT JA SLURRYPUMPUT

2620.280 (LIETEPUMPPU)	305	61
2640.280 (LIETEPUMPPU)	400	80
2071 MT(LIETEPUMPPU)	250	50
BS 2700 (HAPONKESTÄVÄ)	605	121
M 3068 (JAUHINPUMPPU)	305	61
RD 2110 (KULUTUSTA KEST.)	360	72
H 5100 (SLURRYPUMPPU)	1000	220

SLIMLINE PUMPUT

SL 3127 MT	450	90
SL 3153 MT	1000	200
SL 3153.181 SH	1100	220

ITSEIMEVÄT (DIESEL-, SÄHKÖ- JA POLTTOMOOTTORIKÄYTTÖISET)


GODWIN HL 80 M (SÄHKÖKÄYTTÖINEN)	1575	315
GODWIN NC 80 (SÄHKÖKÄYTTÖINEN)	1000	200
BWM 50 (SÄHKÖKÄYTTÖINEN)	205	41
BWM 75 (SÄHKÖKÄYTTÖINEN)	250	50
BWV 100 (DIESELKÄYT. KONTTI ÄÄNIERISTETTY)	1080	216
CD 100 (DIESELKÄYT. ÄÄNIERISTETTY MALLI)	1260	252
NC 150 (DIESELKÄYT. ÄÄNIERISTETTY MALLI)	1880	376
DWV 200 (DIESELKÄYT. ÄÄNIERIST. MALLI)	2160	432
CD 250 (DIESELKÄYT. ÄÄNIERISTETTY MALLI)	2925	585
CD 300 (DIESELKÄYT. ÄÄNIERISTETTY MALLI)	3760	752
CD 400 (DIESELKÄYT. ÄÄNIERISTETTY MALLI)	4320	864
HL 250	3750	750
HL 260	3750	750
CD 103 (DIESELKÄYT. ÄÄNIERISTETTY MALLI)	1500	300

LISÄVARUSTEET


LETKU 2", 10 M	15	3
LETKU 3", 10 M	25	5
LETKU 4", 10 M	40	8
LETKU 6", 10 M	60	12
LETKU 8", 10 M	70	14
LETKU 10", 10 M	90	18
TIERAMPPU, 200 MM	240	48
LISÄPOLTTOAINESÄILIÖ, 450 L	100	20
DN 250 PEH-PUTKI LAIPOILLA, 6 M	75	15
DN 250 LETKU, 6 M, JÄYKKÄ PUNOSVAHVISTETTU	75	15



Pumppumalli	BIBO 3 / 2640		BIBO 4 / 2660		BIBO 5 / 2670			BIBO 6 / 2250		B 2201	
Tuottokäyrä	1	1	1	1	2	2	2	2	2		
Nimellisteho kW	5,2	5,2	8	8	20	20	20	54	54	37	37
Tyyppi	MT 231	HT 233	MT 231	HT 233	LT 231	MT 241	HT 233	MT 431	HT 433	MT	HT
Jännite V	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Paino kg	48	48	82	89	165	165	165	540	540	280	240
Generaattorin koko kVa	16	16	25	25	60	60	60	170	170	120	120

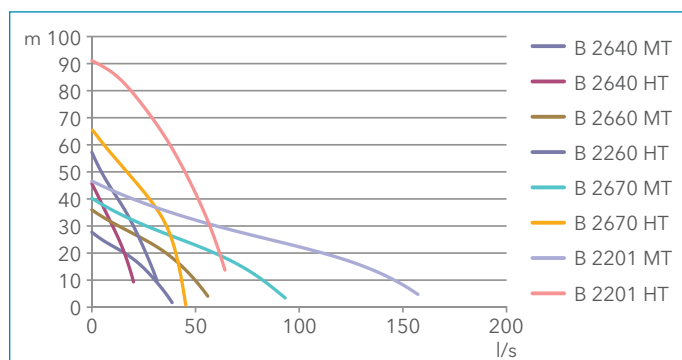


Tuottokäyrä 1

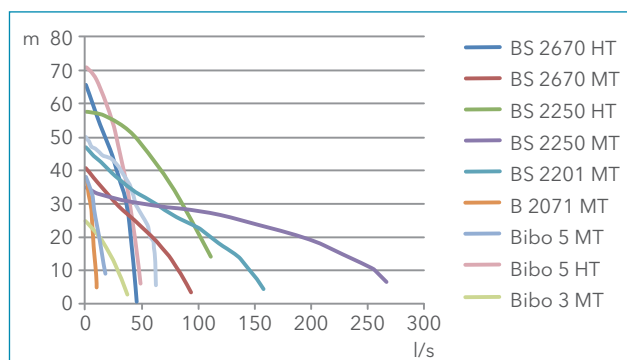


Tuottokäyrä 2



Pumppumalli	M 3068	RD 2110	N 3085	3127	C 3140	N 3153	N 3170
Tuottokäyrä	3		4	3			
Nimellisteho, kW	2	2,8	2	5,9	9	11	22
Tyyppi	HT		MT 460	MT 430	HT 454	MT 431	MT 430
Jännite V	400	400	400	400	400	400	400
Paino kg	45	30	65	157	200	240	345
Generaattorin koko kVa	8	8	8	20	25	60	80

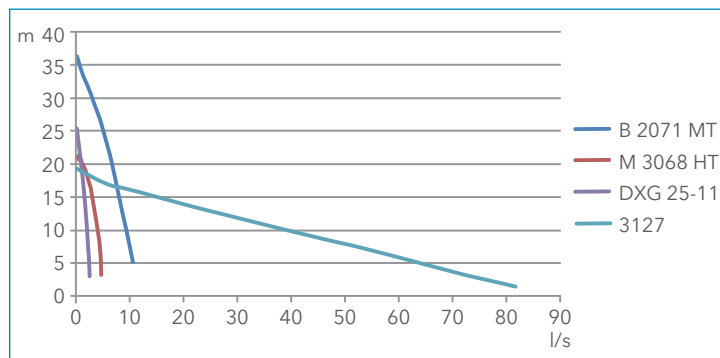


Tuottokäyrä 3

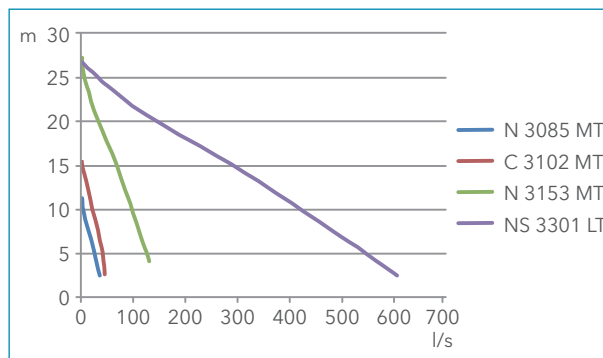


Tuottokäyrä 3



Pumppumalli	SLIMLINE 3127	SLIMLINE 3153	
Tuottokäyrä	5	5	6
Painelahti	150 mm	150 mm	4"
Teho kW/A	5,9/12,0	13,5/28	15/27
Tyyppi	MT	MT	SH
Jännite V	400 V	400 V	400 V
Paino kg	183 kg	240 kg	237 kg
Pumpun korkeus/max. leveys	1050/595 mm	1400/559 mm	1250/606 mm

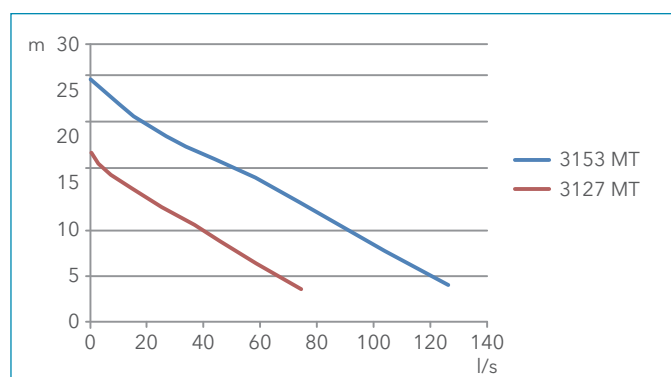


Tuottokäyrä 5

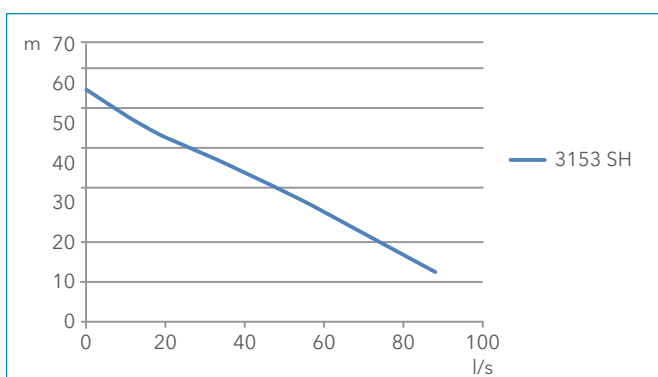

Tuottokäyrä 6



Pumppumalli	HL 80 M (sähkökäyt.)	CD 100	NC 150	CD 250M
Käyttökohteet	kaivokset, hulevedet	hule-/jätevedet	hule-/jätevedet	hule-/jätevedet
Tuottokäyrä	7	7	7	7
Nimellisteho kW	33 kW @ 2000 r/min	16,5 kW @ 2000 r/min	54,7 kW @ 2000 r/min	103 kW @ 2200 r/min
Jännite V	400 V	diesel	diesel	diesel

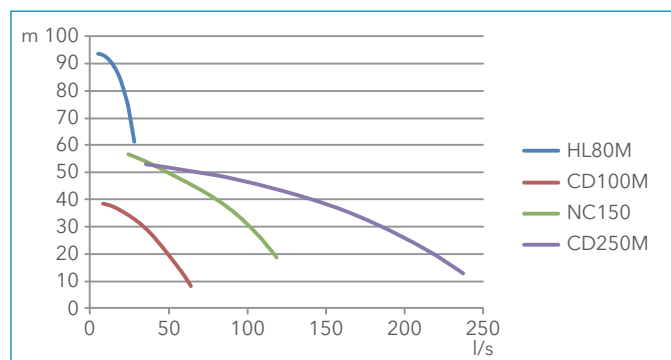

Tuottokäyrä 7

Muut varusteet pyydettyäessä

Xylemin itseimevät dieselpumput

- Suorituskyky: max. 300 l/sekunnissa
- Nostokorkeus 120 metriin

Käyttökohteita esim.:

- ohituspumppaus
- pohjaveden alennus pumppaus
- tulvavesien pumppaus
- louhosten tyhjennys
- kaivosten kuivanaipito

Meiltä myös:

- Pumpun asennus/kokoonpano
- Käyttöönotto
- 24h päivystys/valvonta ohituspumppauksissa
- GSM-hälytys tekstiviestillä
- Vuokrattavana myös tierampeja

Pikakuljetukset pääkaupunkiseudulla alkaen 1,10 €/km



Xylem |'zīləm|

- 1) Kasvien kudos, joka tuo vettä ylös juurista;
- 2) johtava globaali vesitekniikkayritys.

Olemme maailmanlaajuinen tiimi, jolla on yhteinen tavoite: haluamme luoda edistyneitä teknisiä ratkaisuja maailman vesihaasteisiin. Keskeistä työssämme on kehittää uusia tekniikoita, jotka parantavat tapaa jolla vettä käytetään, säästetään ja kierrätetään tulevaisuudessa. Tuotteemme ja palvelumme auttavat siirtämään, käsittelemään ja analysoimaan vettä sekä palauttamaan sitä ympäristöön niin kodeissa, julkisrakennuksissa, kunnallistekniikassa, teollisuudessa kuin maataloudessa. Xylem tarjoaa lisäksi kattavan portfolion älymittausta, verkkoteknologioita ja edistyneitä veden, kaasun ja sähkön data-analyysijä. Meillä on yli 150 maassa vankat ja pitkäaikaiset suhteet asiakkaisiin, jotka tuntevat meidät tehokkaasta johtavien tuotemerkkien ja sovellusasantuntemuksen yhdistelmästä, sekä halusta keskittyä kattavien ja kestävien ratkaisujen kehittämiseen.

Lisätietoja siitä, miten Xylem voi auttaa sinua, on osoitteessa www.xylem.fi



Xylem Water Solutions Suomi Oy
Mestarintie 8
01730 Vantaa
Puh. 010 320 8500

www.xylem.fi

Flygt, Godwin are trademarks of Xylem Inc. or one of its subsidiaries.
© 2020 Xylem 0000 May 2020

Xylem Rental
Myynti:
Puh. 010 320 8536
Varasto:
Keimolanmäentie 11
Ovet nro 71 ja 72
01750 Vantaa